



品番：EA762CL-78

品名：A4/E型 パイプ式ファイル(500枚)

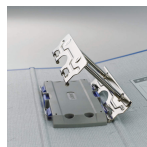

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/06 14:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 冊 |
| カタログページ |                              |      |   |

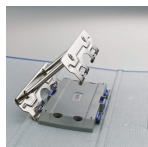

#### 仕様

|  |                |     |                            |
|--|----------------|-----|----------------------------|
| メーカー                                       | ライオン事務器 (LION) | 型番  | 11371                      |
| サイズ  | 220×324×71mm   | 材質  | 表紙:オレフィン素材貼り<br>芯材、裏張り:再生紙 |
| 収容枚数(とじ厚)                                  | 500枚(50mm)     | カラー | ブルー                        |
| A4判E型                                      |                |     |                            |
| インデックス5枚付                                  |                |     |                            |
| 背紙差替式                                      |                |     |                            |
| 両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。                    |                |     |                            |
| 収容枚数近くでもしっかりファイルできます。                      |                |     |                            |
| 分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 |                |     |                            |
| 焼却時に有害ガスが発生しません。                           |                |     |                            |
| エコマーク取得商品                                  |                |     |                            |

#### 代替品

|      |            |
|------|------------|
| 品番   | EA762CL-77 |
| コメント | 収容枚数:400枚  |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.