


品番：EA762EB-20A

品名：440mm/A3 ロータリーカッター(A3/10枚)



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1795ページ		

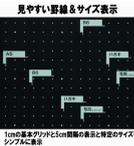

## 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	NRC-N2A3D
裁断幅(mm)	440(A3)	台サイズ(W×D)mm	348×540
重量	2.2kg	裁断枚数	10枚
材質	台盤・刃:スチール 樹脂パーツ:ABS・AS	カラー	ブラック
裁断可能な資材	ボール紙:1mmまで 軟質ビニール:0.8mmまで 硬質ビニール:0.4mmまで PPフィルム:0.4mmまで	裁断不可能な資材	金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等

ミシン目刃と紙合わせ定規付

回転刃スライド方式

取っ手付きで持ち運びに便利です。

任意のサイズに容易にセットできます。

ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。

表示1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示

本体裏面のポケットにミシン目刃を収納

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.