



品番 : EA762HA-10A

品名 : AC100V [70枚用] 電子ホッチキス

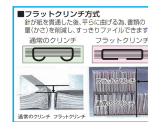

販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1807ページ		

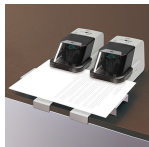

**カタログ訂正** 25/08/19 アイコン:(誤)通常のクリンチ→(正)フラットクリンチ (No.56.57 9046)

フラットクリンチタイプの電子ホッチキス。とじるスピードは驚きの1本0.5秒!

仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	EH-70F II
とじ枚数	2~70枚	とじ奥行(最大)	平行とじ:約7~18mm コーナーとじ:約12~26mm 平行とじ(手動スイッチ):約3~18mm
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	サイズ(W×D×H)mm	113×229×113
重量	1.5kg	連続作業本数	5000本
とじ速度	0.5秒/1本	とじ方式	モータードライブリンク方式・針自動送り方式
とじ口寸法	6.5mm	消費電力	最大48W以下
使用温度	温度5℃~35℃	付属品	ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)

フラットクリンチ方式  
カートリッジ針交換式  
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。

別売の連結台座(EA762HA-12A)と2台同時に使用すれば、効率よく2か所とじができます。(120mm~240mmで設定可)

70枚までとじられて、使い勝手も良好。

手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。

あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.