


品番：EA762HC-29

品名：40枚用 軽とじホッチキス(ライトグリーン)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/17 19:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1806ページ                       |      |   |

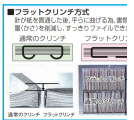

### 仕様

|       |                              |              |                        |
|-------|------------------------------|--------------|------------------------|
| メーカー  | マックス(MAX)                    | 型番           | HD-11SFLK              |
| とじ枚数  | 2~40枚                        | とじ奥行(最大)     | 28mm                   |
| 全長    | 98mm                         | カラー          | ライトグリーン                |
| 針装てん数 | 50本                          | サイズ(W×D×H)mm | 28×98×71               |
| 重量(g) | 130                          | 再生材使用率       | 61%                    |
| 替針    | EA762HD-13、-14、-15(No.11-1M) | 付属品          | 針1,000本(EA762HD-13 1箱) |
| 針サイズ  | 11号                          |              |                        |

フラットクリンチ方式

ワンタッチオープン方式

最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓

針が飛び散らず、見やすいリムーバー

とじれるか不安な厚さも、ひるまず、軽とじ。

1種類の細い針が、2~40枚をとじる。

10号針と同じ細さで、すっきりフラットに。

ちょうどよいフィット感

誰の手にもフィット、多面体の中にも優しい曲面

ラクラクそう針そうてん

大きく開いて、針を乗せるだけ

歯形状のドライバ(針押し板)

針の両肩を正確にガードしながら、まっすぐに集中したチカラを加えることで、細い針の変形を防いでいます。

左右の突起で針足の真上を押すことで、変形を防ぐステーブルホルダ&ステーブルガイドドライバ(針押し板)針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させます。

針のセンター面を板バネが下から支えることで、変形を防ぐ2段クリンチャ機構

書類の厚さによって変わる針の進入角度に対応し、確実にクリンチします。

針の受け面に2段階の角度をつけることで、針を確実にとらえ転びを防ぐ

ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付いています。

プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能です。

※ワンタッチオープン方式とは

上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.