


品番：EA762HM-10

品名：ハンディークリップ

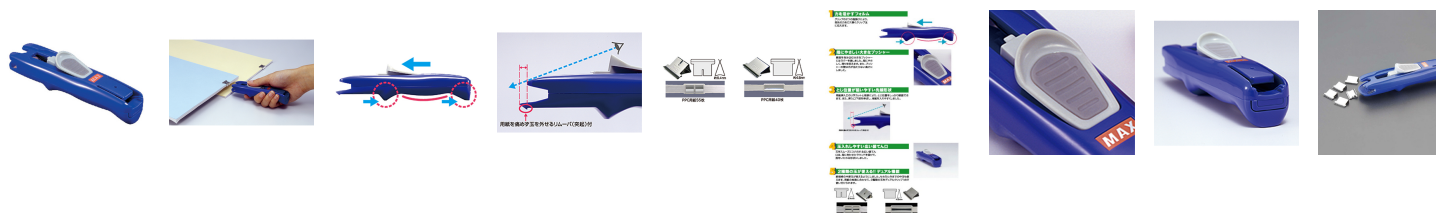

販売価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/03 13:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1814ページ		



金属クリップ玉を簡単にとじる連射式クリップ機。1台でサイズの異なる2種類の玉を使えるデュアル機能

#### 仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	HK-55D
サイズ	33(W)×126(D)×30(H)mm	重量	68g〈スペアクリップ〉
クリップサイズ	中玉:16(W)×11(D)×4.8(H)mm、 中厚玉:16(W)×11(D)×6.4(H)mm	クリップ枚数	中玉:40枚まで、中厚玉:55枚まで
付属クリップ数	中玉:8個、中厚玉:8個	材質	ステンレス

金属クリップ玉を簡単にとじる連射式クリップ機

1台でサイズの異なる2種類の玉を使えるデュアル機能

グリップの2つの指掛けにより、指先の力をロスなくクリップ玉に伝えます。

親指を包み込む大きなプッシャーにはラバーを施しました。指にやさしく、滑りを抑えます。また、プッシャーの壁は爪が当たらない高さにしました。

用紙挿入口のU字カットと傾斜により、とじ位置をしっかりと確認できます。  
また、挿入口下部を伸ばし、用紙を入れやすくしました。

玉をスムーズに入れられる広い装てん口は、指に合わせたラウンドを設けて、指をいたわる形状にしました。

用紙の枚数に合わせて、2種類の玉をデュアルクリップ1台で使い分けられます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.