


品番：EA762MA-16A

品名：175x160x137mm/ 45枚 2穴パンチ

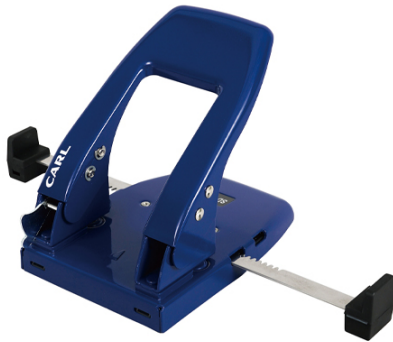

販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1808ページ		



仕様

メーカー	カール事務器 (CARL)	型番	SD-WJ45-B
サイズ(W×D×H)mm	175×160×137(ロック時高さ72)	重量(g)	820
材質	金属、プラスチック、再生PP	穿孔能力	45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙 64g/㎡使用時での枚数)
穴奥行	12mm	穴間隔	80mm
穴径	6mm	穴数	2

最小A6長辺(130mm)～最大A3短辺(300mm)まで対応。
(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)

ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。

広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。

丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。

溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。

グリーン購入法適合/GPN掲載

ハンドルロック付でコンパクト収納

安心してお使いいただける日本製。

紙専用です。

フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。
また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.