


品番：EA763AD-151

品名：DC12/24V 空気清浄機(自動車用)

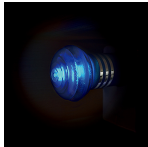

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 37 (2025/07/23 21:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2520ページ                       |      |   |



マイナスイオンで  
空気を活性化



オゾンで  
一酸化炭素や  
タバコの煙な  
匂いを分解



仕様

|                                                  |               |       |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| メーカー                                             | 大橋産業 (BAL)    | 型番    | No.1831     |
| 消費電力                                             | 0.8W(MAX)     | サイズ   | φ 30×82mm   |
| 重量                                               | 24g           | 電源    | DC12V/DC24V |
| マイナスイオン濃度                                        | 8×10^4pcs/cm3 | オゾン濃度 | 0.02ppm     |
| カラー                                              | クリアブルー        |       |             |
| 接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。                  |               |       |             |
| オゾンで車内の悪臭をカット                                    |               |       |             |
| マイナスイオンで車内の空気を活性化                                |               |       |             |
| フィルター交換不要                                        |               |       |             |
| 清涼感のあるクリアブルーのボディ                                 |               |       |             |
| DC12V/24V車 共用                                    |               |       |             |
| オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。 |               |       |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

