


品番 : EA763AD-31D

品名 : AC100V/ 16W/16畳 空気清浄機

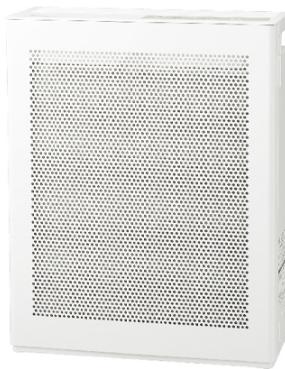

販売価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	PU-SA35
適用床面積	26m ² (16畳)以下	消費電力(50/60Hz)	標準:16W 弱:6W 静音:3W
サイズ	370(W)×125(D)×455(H)mm	重量	3.7kg
フィルター寿命	約2年	風量(m3/分)(50/60Hz)	標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3
運転音(50/60Hz)	標準:44dB 弱:29dB 静音:19dB	運転コース	「標準」「弱」「静音」「おまかせ」
清浄時間	8畳/約17分	電源コード	1.8m

空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。

「ホコリセンサー」が花粉・ハウスマストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」

「高性能集塵・脱臭一体フィルター」搭載で、お手入れが簡単です。

寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト

「PM2.5」への対応:0.1~2.5 μmの粒子を99%キャッチ

24時間365日運転しても安心の省エネ設計。

回転数を制御できる小型DCモーター採用で、消費電力を16Wに抑えました。

空気の汚れに応じて自動で「標準」「弱」「静音」を選択して運転する「おまかせモード」

シンプルな操作パネル

ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。

お部屋の状態をきれいな順に緑、橙、赤の3段階で表示。汚れ具合がひと目でわかります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.