


品番 : EA763AD-72A

品名 : AC100V/ 80W/25畳 空気清浄機



販売価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		

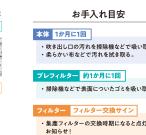

リピートモード 空気清浄機 集塵フィルター PMMS-DC100-W

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	MSAP-DC100
重量	5.6kg	サイズ	400(W)×201(D)×586(H)mm
運転モード	静音／標準／強／自動／ターボ	消費電力(50/60Hz)	静音(3W·3W)、標準(17W·17W)、強(59W·64W)、ターボ(80W·80W)
運転音	静音(25dB)、標準(44dB)、強(54dB)、ターボ(59dB)	適用床面積	41m <sup>2</sup> (25畳)
材質	ABS樹脂	電源	AC100V(50/60Hz共用)
フィルター寿命	約2年		

大型モニター搭載により、空気中のほこり濃度レベルを確認することができる空気清浄機です。

空気がきれいになるとモニターが青くなり、空気が汚れているとモニターが赤くなります。

集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。

センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。

## 代替品



品番 EA763AD-71A  
コメント 17畳用です

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.