 



品番：EA763AE-46P

品名：[充電式] リニアシェーバー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,300円(税抜) / 36,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,300円(税抜) / 36,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/08/02 14:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

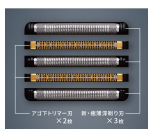

仕様

| | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-L550U-S |
| 刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×57×180 |
| 重量(g) | 210 | ストローク | 14,000ストローク/分 |
| 電源 | Li-ion(リチウムイオン)充電電池 | 使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 |
| 防水性能 | IPX7 | 消費電力 | 約10W(充電時) |
| ヘッド部 | ・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構 | 外刃 | 5枚刃システム |
| 内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | トリマー | シャープトリマー(45°) |
| 洗浄 | 清潔水洗い | 表示 | 3段階充電残量表示 |
| 付属品 | ポーチ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | 色 | シルバー |
| 充電システム | USB充電(TypeC型) | | |
| リニアモーター高速駆動 | | | |
| 充電式(充電時間2時間) | | | |
| AC100~240V | | | |

| |
|--|
| 水洗いタイプ |
| 3段階充電残量表示ランプ付 |
| 海外使用可能 |
| ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+ 一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御。 |
| 長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載 |
| 洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつかれる泡メイキングモード |
| 「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。 |
| ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地。 |
| 360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。 |
| システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現。 |
| USB充電[Type-C]に対応 |
| 入浴時にシェービングができて洗顔も簡単。 |
| ※USB電源アダプターは別売です。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.