


品番：EA763AE-47R

品名：[充電式] リニアシェーバー

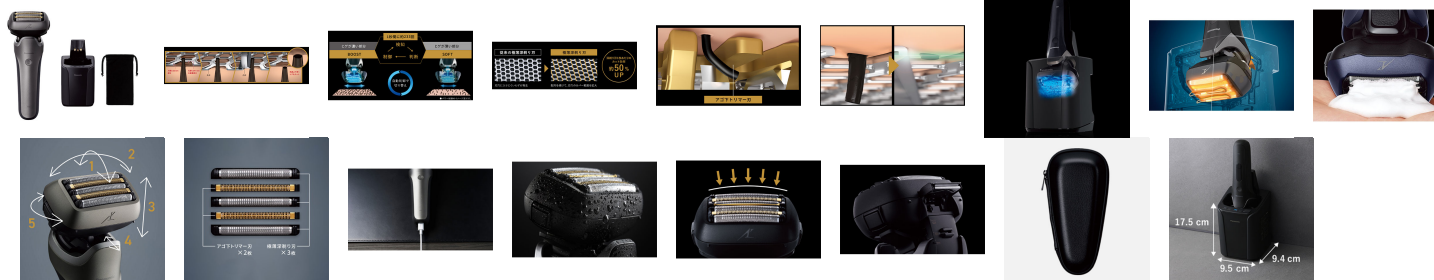

販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	ES-L570U-S
刃枚数	5枚	サイズ	72×57×180mm
重量	215g	ストローク	14,000ストローク/分
電源	充電式 Li-ion(リチウムイオン) 充電電池	使用日数	フル充電し1日1回約3分間の使用で 約14日間使用可能
防水性能	IPX7	消費電力	約10W(全自動充電器使用時、充電時)
ヘッド部	・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構	外刃	5枚刃システム
内刃	30°鋭角ナノエッジ内刃	トリマー	シャープトリマー(45°)
洗浄	全自動洗浄充電器 清潔水洗い	表示	3段階充電残量表示
付属品	全自動洗浄充電器、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター、USBケーブル	色	シルバー

充電システム	全自動洗浄充電器 ACアダプター充電 USB充電	
リニアモーター高速駆動		
充電式(充電時間1時間)		
AC100~240V		
水洗いタイプ		
3段階充電残量表示ランプ付		
全自動洗浄充電器付		
海外使用可能		
ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えながらハイパワーな剃り味を実現するラムダッシュAI+		
長くくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載		
ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+ 一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御		
洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつかれる泡メイキングモード		
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきります。		
ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地です。		
360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。		
システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現		
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.