


品番 : EA763AG-11

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(ホワイト)

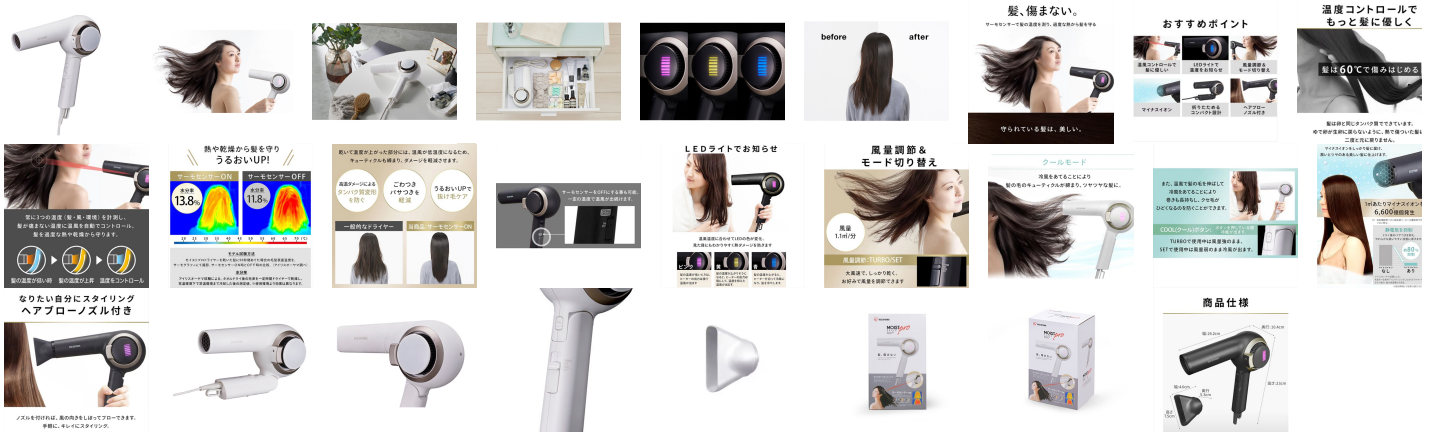

販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2083ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HDR-MC1
風量	1.1m3/分	消費電力	1,200W
サイズ(W×D×H)mm	242×104×230	重量	700g
コード長	約1.8m	カラー	ホワイト
電源	AC100V(50/60Hz)	温風温度範囲	約110℃(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30℃の時)
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン	サーモセンサーランプ	「ピンク」髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 「黄」髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 「青」髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風

温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。

サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。

髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしばって当てることができます。

超指向性赤外線センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。

◆温風コントロールで髪に優しい
サーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。

◆風量調節&モード切り替え
風量調節:TURBO/SET
大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。
COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。


◆LEDライトでお知らせ
温風温度に合わせてLEDの色が変化。
見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。

◆マイナスイオンで、もっと美しく
マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。

◆折りたためるコンパクト設計
折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。

◆ヘアブローノズル付き
ノズルを付ければ、風の向きをしばってブローできます。
手軽に、キレイにスタイリング。

代替品

	<p>品番 EA763AG-11A</p> <p>コメント 違い:サイズ等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.