


品番：EA763AG-11A

品名：AC100V/1200W ヘアードライヤー

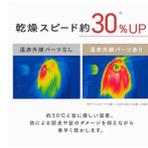

販売価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
カタログ価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/31 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



商品概要	
定格電圧	AC100V, 50/60Hz
定格消費電力	1200W (TURBO)
消費電力	約600W (TURBO)・約250W (室温30℃)
寸法、重量(本体のみ)	幅137×奥行76×高さ214mm
質量(本体のみ)	約515g
電源コード長さ	約1.8m

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HDR-M201
風量	2.0m³/分	カラー	オフホワイト
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
コード長	1.8m	サイズ	137(W)×76(D)×214(H)mm
重量	515g	材質	ABS、PC
温風温度範囲	約50℃ (TURBO・ノズルあり・室温30℃のとき)	モード	TURBO・SET・COOL
付属品	ノズル		

遠赤外線熱で熱ダメージ軽減と速乾を実現

大風量で忙しい朝も疲れた夜もサッと乾く。

マイナスイオンで静電気を抑制し、摩擦などで傷つきやすい髪を守ります。

軽量、コンパクトなので使用中も腕が疲れにくい。

TURBO/SET/COOLを用途に応じて使い分け。

折りたたみ式で収納や持ち運びにも便利。

ノズルを取り外して拭き取るだけの簡単お手入れ。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.