


品番：EA763AJ-111A

品名：8.0L マイコンスूपジャー(業務用)

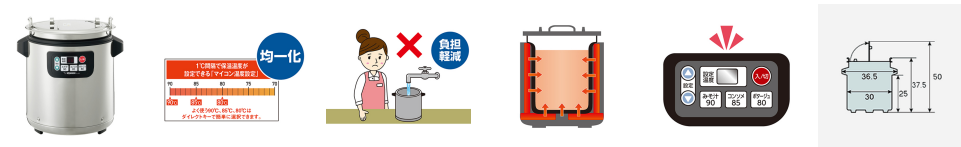

販売価格	71,800円(税抜)／78,980円(税込)			
カタログ価格	71,800円(税抜)／78,980円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 19:07現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2131ページ			



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	TH-CV080
容量	8.0L	消費電力	210W
サイズ	365(W)×315(D)×375(H)mm	重量	5.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	コード長	1.4m
平均保温電力	125W	色	ステンレス
業務用			
「ダブルヒーター」で焦げつき防止			
開閉時の保温温度低下を抑えます。			
内なべは持ち運びに便利な取手付き			
1℃間隔で保温温度が設定でき、マイコンで正確な温度を自動コントロールする業務用スूपジャーです。			
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単です。			
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。			
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。			
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。			
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。			

ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。

90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.