


品番：EA763AP-99M

品名：AC100V/ 56W(138L) 冷蔵庫

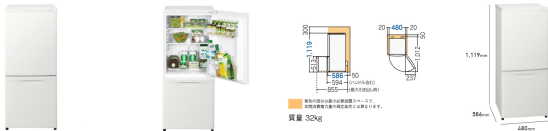

販売価格	51,700円(税抜)／ 56,870円(税込)		
カタログ価格	51,700円(税抜)／56,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/15 12:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型式	NR-B14HW-W
容量	138L(冷蔵庫:94L、冷凍庫44L)	ドア開閉	右開き
サイズ	480(W)×586(D)×1,119(H)mm	重量	32kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:52/56W 電熱装置:120W	トップテーブル耐熱温度	100℃
省エネ基準達成率	101%	据付必要奥行寸法	644mm
冷蔵室	ガラス棚 LED庫内灯 温度調節機能	ボトル棚収納数	ペットボトル1.5L×3本 or 2L×3本
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	製氷機	貯氷量:45個
デザイン	鋼板ドア(マットデザイン)	脱臭機能	カテキン抗菌・脱臭フィルター

インテリアになじむマットなデザインのパーソナル冷蔵庫。
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
運転音が気になりにくい静音化設計。

食品収納スペース34Lで、冷凍食品や作り置きもたっぷり収納できます。
見やすく出し入れしやすい引き出し式です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載。
約23dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
カテキン抗菌・脱臭フィルター採用で、庫内を清潔に。汚れをさっとふき取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

代替品

	品番 EA763AP-99P
	コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.