


品番：EA763AX-71E

品名：AC100V/680W ふとん乾燥機



販売価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2024/05/20 23:41現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2160ページ		

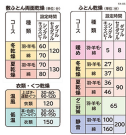

仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	HFK-VS5000
消費電力	680W	サイズ	283(W)×217(D)×338(H)mm
重量	4.3kg(付属品収納時)	タイマー	最長200分(マイコン式)
電源コード	約1.9m	ホース長	約900mm(本体高さ含む)
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ	吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター
抗菌加工	操作部、ふとん乾燥アタッチメント	電源	AC100V(50/60Hz)
付属品	・ふとん乾燥アタッチメント ・くつ乾燥アタッチメント ・ふとん乾燥アタッチメントホルダー		

ダニ対策コース搭載

くつ・ブーツ乾燥、衣類乾燥対応濡れたくつやブーツの乾燥も対応

伸びる・広がる・先端斜めカットの新形状のV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。

夏乾燥コースでクールダウン。運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。

静音コース搭載。約30dBと控えめな運転音です。運転中、ヒーター出力を切り換え、温風温度を50℃以下にコントロールします。
(「静音コース」以外は約50dB)

[ふとん乾燥アタッチメント]を敷ふとんをはさむようにセットすると、敷ふとんの裏側まで温風を届けます。

最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側を乾燥することで汗を多くかく夏場や、外干しをしにくい冬場でも、快適なふとんを保つことができます。
ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。
アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解、抗菌、防カビ、消臭効果があります。
ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。
全長約130cmで高さのあるベッドにも対応。伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。（ご使用のベッドによっては使用できない場合があります。）
〔ふとん乾燥アタッチメント〕を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
〔くつ乾燥アタッチメント〕を使って、雨や洗濯などで濡れたくつやブーツの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.