

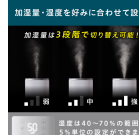


品番：EA763AY-13E

品名：AC100V/300W/15畳 ハイブリッド式加湿器

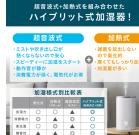

販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/04 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

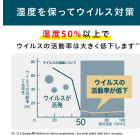

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-HU55A
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	最大300W(最小0W)
タンク容量	3.8L	適用床面積	プレハブ洋室:25㎡(15畳) 木造和室:15㎡(9畳)
連続加湿時間	強運転時:約7時間 弱運転時:約19時間	コード長	1.4m
湿度設定	40~70%(5%単位で設定可能)	加湿方法	ハイブリッド式
最大加湿量	強モード:550mL/h	加湿モード	3段階(弱・中・強)
切タイマー	1~9時間まで(1時間単位で設定可能)	サイズ	211(W)×211(D)×359(H)mm
重量	3.0kg	材質	ABS、PP等
付属品	銀ビーズ		

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。

便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様
ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持って行くことも可能です。

操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。

お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。

湿度設定機能付きで、設定した湿度(40～70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。

就寝時に便利なおやすみモード付で、表示パネルのLEDを消灯させることができます(加湿モードのみ表示)。

稼働音が静かなので、就寝時にも快適にご使用できます(最小26dB)。

お子様にも安心のチャイルドロック付きで、誤操作を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.