


品番：EA763BC-36A

品名：ステレオヘッドホン

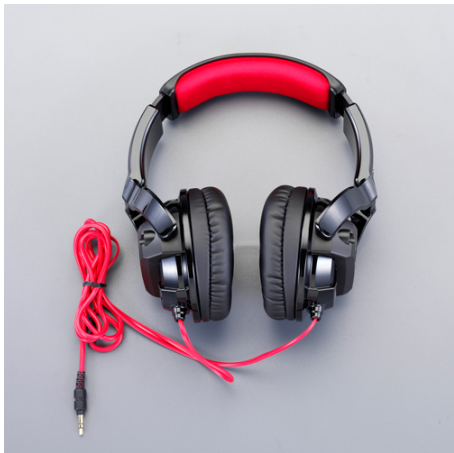

販売価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-XM20X
重量	318g(コード除く)	コード長	1.2m
音圧感度	107dB/1mW	再生周波数地域	8Hz~23000Hz
インピーダンス	36Ω	最大許容入力	1,000mW(IEC規格)
入力プラグ	φ3.5mm ³ 3極4金メッキステレオミニプラグ	型式	ダイナミック型

遮音性と心地よい装着感を両立するソフトイヤーパード

長時間使用しても耳への負担が少なく、耳全体を心地よく包み込み外音を遮断することで、迫力の重低音を楽しめます。

外部衝撃からハウジングをガードする“タフ”ラバープロテクター

外部からの衝撃に強いエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクターを採用。高い耐久性を実現し、アウトドアなどのハードな使用からハウジングをしっかりガードします。

新設計の大口径50mmドライバーユニットと“エクストリームディープ”バスサポートで大迫力の重低音再生を実現

専用の大口径ネオジウムドライバーユニットを新たに開発。さらに、その性能をフルに引き出すために、ハウジングの背圧を調整するポートを設けた“エクストリームディープ”バスポートを採用。独自の音響構造により、パワフルでキレのある重低音再生を実現しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

