


品番：EA763BC-79

品名：1.8m USBヘッドセット(Type C 単一指向性マイク)

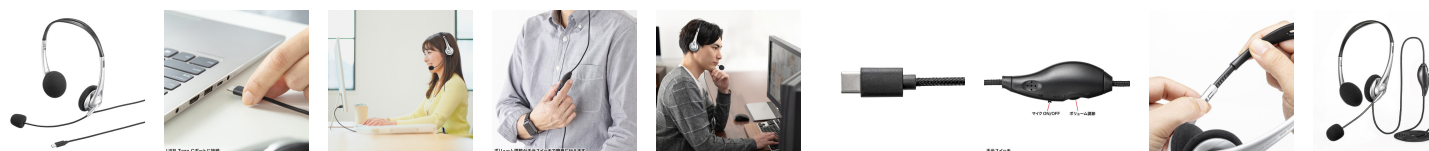

販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



USB Type-C接続。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSTC03SV
ヘッドホン形式	ダイナミック型(ステレオ)	スピーカーユニット直径	30mm
ヘッドホン周波数特性	20~20000Hz	ヘッドホンインピーダンス	32Ω±15%
ボリューム調整	○(手元スイッチ)	最大入力	30mW
装着タイプ	オーバーヘッドタイプ	ステレオ対応	○
サイズ	小型	イヤークッション材質	スポンジ
マイクロホン形式	コンデンサー型	指向性	単一指向性
マイクロホン周波数特性	100~10000Hz	マイクロホンインピーダンス	2.2kΩ
入力感度	-42dB±3dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) -62dB±3dB(0dB=1V/ubar, 1kHz)	マイク・ミュート機能	○(手元スイッチ)
ウインドスクリーン(スポンジ)	○	ケーブル長	1.8m
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ	重量	約80g(ケーブル含む)

セット内容	ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※USB Type-Cポートを装備したパソコン、タブレット、スマートフォン ※すべての機種での動作を保証するものではありません。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、ChromeOS		

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。

イヤークッションには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。

絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。

フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。

息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.