


品番：EA763BC-81

品名：1.8m USBヘッドセット(折りたたみ式/ポーチ付)

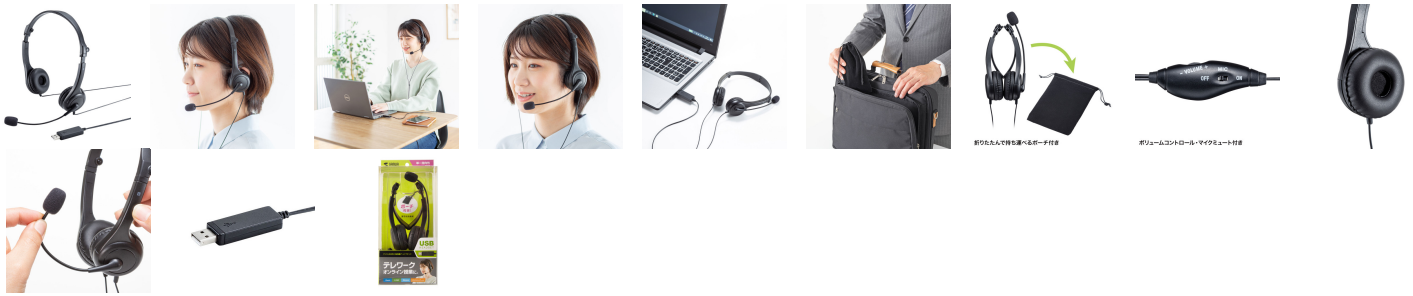

販売価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
カタログ価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



持ち運びや収納に便利な折り畳み式のUSBヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU18BK
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	30mW
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサタイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100~10,000Hz	入力感度	-36dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -56dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)
<共通仕様>			
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)	ケーブル長	約1.8m
重量	約110g(ケーブル含む)	セット内容	本体、ポーチ

対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11、Chrome OS※Chrome OS対応に関してはサンワサプライWeb対応表をご確認ください。		
コンパクトに折りたたためて収納や持ち運びに便利です。			
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。			
やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。			
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。			
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。			
持ち運びに便利なポーチ付きです。			
ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。 《ご注意》※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.