
品番: EA763CF-42

品名: [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

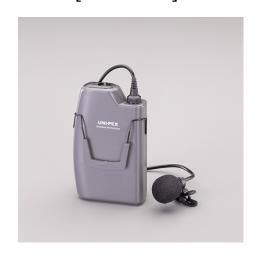

販売価格	44,900円 (税抜)/ 49,390円(税込)				
カタログ価格	44,900円(税抜)/49,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 02:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1994ページ1996ページ				





仕様

., _	· · · · · · · · · · · · · · ·	III II	WAA 0100A
メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WM-8100A
PLL	800MHz	送信出力	2mW/6mW(切替式)
発信方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー マイクロホン	周波数特性	100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエ ンファシス)
電源	単3乾電池×1個(付属)	消費電流	65mA(6mW出力時) 45mA(2mW出力時)
電池持続時間	約18時間 (マンガン乾電池使用時) (常温連続使用、2mWにて)	サイズ	本体:66(W)×106(H)×22(D)mm マイク部: φ13mm×30mm マイク本体間線長約800mm
材質	ABSポリカアロイ樹脂	重量	約120g(電池を含む)
対応ワイヤレスアンプ	EA763CF-31A、-31B、-32B、旧CF- 32A		

ツーピースタイプのワイヤレスマイクロホン

800MHz帯30チャンネルに対応します。

マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着できます。

送信出力は2mW/6mWの切換式。用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能。

技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用。明瞭な音声拡声ができます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現。 電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減しています。

内蔵形アンテナを採用。軽量で壊れにくい構造設計にしています。

RoHS6対応品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.