


品番：EA763CS-3

品名：15W 防滴型スピーカー(IPX4)

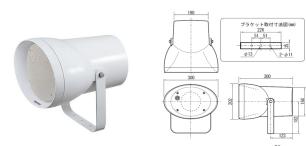

販売価格	19,400円(税抜)／ 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/13 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1997ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	LHA-15T
定格インピーダンス	670Ω	IP値	X4
定格入力	15W	出力音圧レベル	101dB(1W/1m)
再生周波数帯域	150Hz～15kHz(偏差20dB)	サイズ	300×202×300mm
重量	2.7kg	取付金具	U字形ブラケットL形
音響パワーレベル	p=97dB(1W)	使用ユニット	φ12cmダイナミックスピーカ 8Ω
工場内及び屋外用			
ホーンスピーカに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。			
スピーカユニットには防滴コーン紙を採用しています。			
スピーカ接続コードにコンセント方式を採用し、出力の整合が容易に行えます。			
室内スピーカとして空間にフィットする斬新なデザインです。			
非常放送設備委員会認定品ですので、非常放送設備のスピーカとして使用できます。			

