


品番：EA763DB-19E

品名：570x1150x1200mm 電動ウォーカー



販売価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
カタログ価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

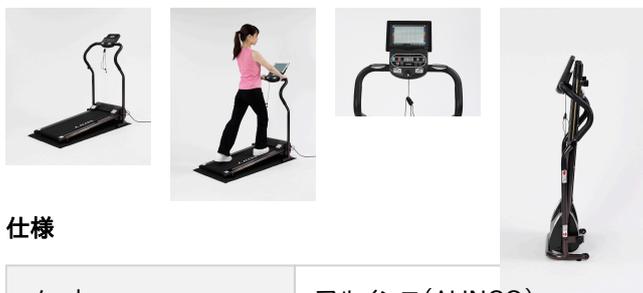

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	AFW3415
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	100W
サイズ	組立状態:570(W)×1,150(D)×1,200(H)mm、 折りたたみ状態:570(W)×310(D)×1,200(H)mm	歩行面サイズ	300(W)×900(D)mm
重量	19.5kg	速度調節範囲	0.8~5.0km/h
電源コード長	1.8m	連続使用時間	30分
耐荷重	90kg	傾斜角度	約5°(固定式)
材質	本体:スチール、 ホイールカバー:ABS、 メーター:ABS、 ベルト:PVC	表示	速度、時間、距離、カロリー、心拍数
付属品	保護マット、付属工具×1種、メーター 固定用ノブボルト×1個		

目標値設定、緊急停止機能搭載

移動キャスター付

約5°の傾斜がついているので、坂道を登っているような適度な運動強度で運動できます。

代替品



品番 EA763DB-19F

コメント 変更点:7°のラム種類増加など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.