


品番：EA763FB-13A

品名：AC100V/33W サーキュレーター(30畳用/DCモーター)



販売価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/03 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		

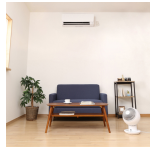

#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC182TK
羽根径	18cm	適用床面積	30畳
サイズ	260(W)×260(D)×362(H)mm	重量	1.9kg
首振り角度	左右:60°/90°/120° 上下:60°	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
電源	AC100V(50/60Hz共用)	コード長	約1.4m
消費電力(50/60Hz)	固定時/33W・首振り時/35W	切タイマー	2・4・8時間

風量10段階調整

リモコン付

前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。

省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。

特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。

風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。

風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。

強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。

部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。

首振り機能付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.