


品番：EA763Y-7N

品名：7.0kg/562x572x957mm 全自動洗濯機

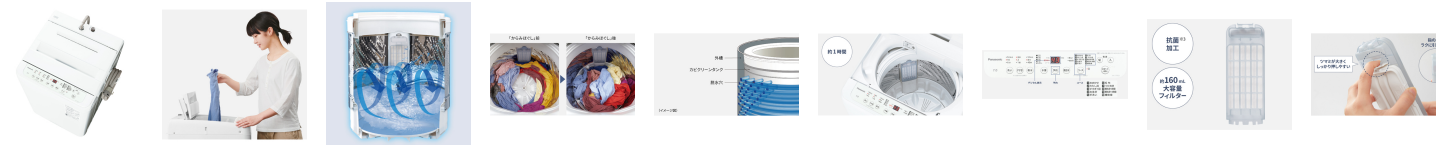

販売価格	74,400円(税抜)／81,840円(税込)		
カタログ価格	74,400円(税抜)／81,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-F7PB3-W
容量(kg) 洗濯	7	容量(kg) 脱水	7
消費電力(50/60Hz)	480/545W	サイズ	562(W)×572(D)×957(H)mm
重量	30kg	付属品	給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
標準使用水量	洗濯時:119L	消費電力量(洗濯時)	50Hz:112Wh 60Hz:117Wh
目安時間	定格洗濯時:43分	運転音	洗濯時:約37dB 脱水時:約46dB
コース(洗濯)	おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ	洗浄方式	ビッグウェーブ洗浄
パルセーター	ビッグウイングパルセーター	予約タイマー	1～24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2～24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
排水ホース取り出し	左・右 2方向(後出し・伸縮式)	対応防水フロアー	奥行(内寸)540mm以上
カラー	パールホワイト	からみほぐし	おまかせ(1.2kg～4.5kg)

バスポンプ	○	カビクリーンタンク	○
ステンレス槽	○	無段階水位	○
残時間表示	○	お好み設定	○
毛布洗い	○(3.0kg以下)	待機電力ゼロ	○
ロック機構	ふたロック:○ チャイルドロック機能:○		
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」			
軽い力ですすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」			
カビクリーンタンク 脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。 追加する水はゼロで経済的。			
槽乾燥コース 約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。 週に1回のお手入れが目安です。			
槽洗浄(1時間)コース 市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。 約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。 月に1回のお手入れが目安です。			
槽洗浄(11時間)コース 本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。			
つけおきコース 洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。			
サッと槽すすぎコース 洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)			
わたし流コース お好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。			
バスポンプ機能 お風呂の残り湯を利用できます。 風呂水吸水ホースを付属しています(ホースの長さ:4m)			
糸ボイフィルター 水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。			
ふたロック・チャイルドロック機能付			
終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。			
予約:洗濯終了時間を1〜24時間後まで予約できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

