


品番：EA763ZD-53A

品名：380x290x600mm/30.0L シュレッダー

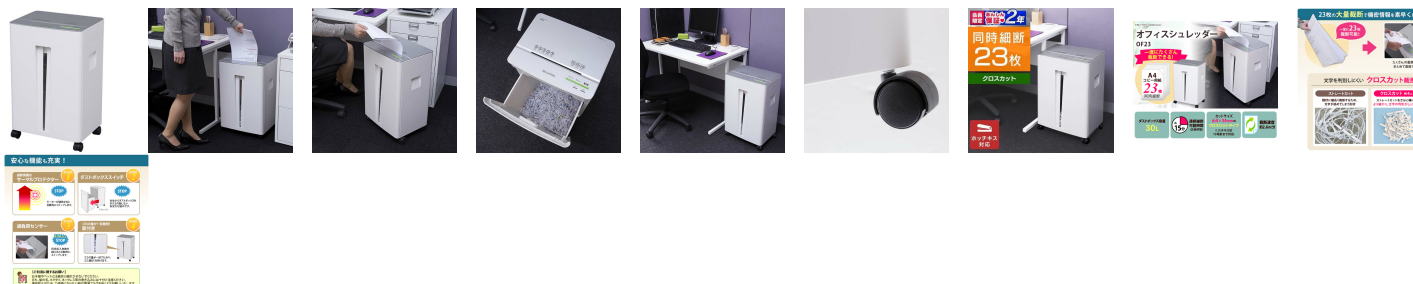

販売価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
カタログ価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1938ページ		



一度にA4コピー用紙を最大23枚細断できるオフィスシュレッダーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	OF23
細断速度	約2.6m/分(50Hz)、 約3.0m/分(60Hz)	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	500W(50Hz)、 600W(60Hz)	定格時間	15分 (定格細断枚数での連続使用時間)
最大細断枚数	A4コピー用紙(上質紙64g/㎡): 23枚 (50Hz) (※60Hzでは1~2枚少なくなります。)	ダストボックス容量	約30L (A4コピー用紙約700枚)
投入幅	紙投入部: 210mm(A4)	細断形状	紙: クロスカット(4×34mm)
コードの長さ	約1.4m	サイズ	380(W)×290(D)×600(H)mm
重量	18kg	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質: ポリプロピレン)	機能	★オートリバース機能(自動逆転) 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。

			<p>★オートオフ機能 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源を切ります。</p>
安全装置	<p>★過熱防止装置 モーターが加熱すると自動的にストップします。</p> <p>★ダストボックススイッチ 扉を開けると、自動で電源が切れます。</p> <p>★温度ヒューズ モーターが異常に過熱した際、設定温度に達すると溶断して電源を遮断します。</p>		
1回の投入で最大23枚同時裁断できるので大量の書類を破棄する際にとっても便利です。			
移動に便利なキャスター付きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.