


品番：EA764A-200

品名：カードリーダー(Type C)

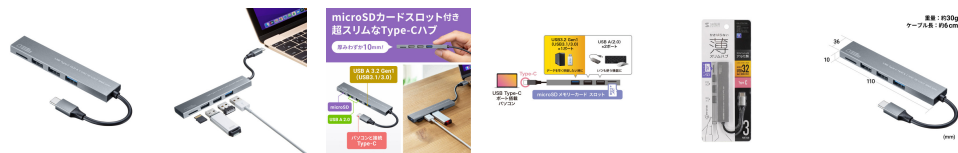

販売価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USBAハブ3ポート付き 超薄型スリムタイプで高級感のあるアルミボディ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCHC19S
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠
ケーブル長	約6cm	ケーブルタイプ	ケーブル一体型
ポート数	3ポート	USB Aメス/USB 5Gbps	1ポート
USB Aメス/USB 2.0	2ポート	供給電流	900mA(全ポート合計)
スロット	microSDカード	対応メディア規格	microSDXC、microSDHC、microSD
最大対応メディア	microSDカード/1TB	電源供給方式	バスパワー
ドライバ	不要	サイズ	約W110×D36×H10mm
重量	約30g	セット内容	取扱説明書、保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Android スマートフォン・タブレット ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させる	対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12～10.15、iPad OS 13～17、iOS17、Android 6～14

	ためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。	
超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。		
USB 5Gbps Aコネクタ×1ポート+USB2.0 Aコネクタ×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。		
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。		
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。		
高級感のあるアルミボディです。		
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。		
一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。		
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。		
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。		
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。		
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。		
※USB 10Gbpsには対応していません。		
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.