


品番：EA764A-201A

品名：15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセット

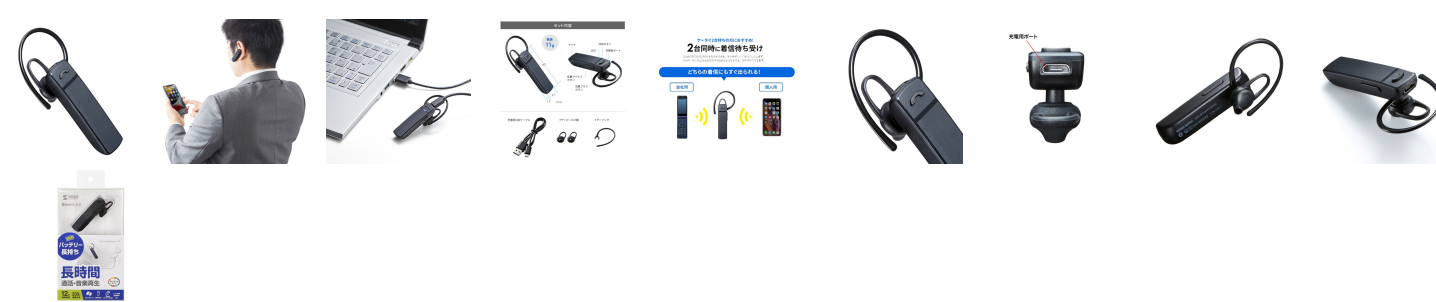

販売価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/07 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH37BKN
サイズ(W×D×H)mm	15×21×60	重量(g)	11
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。
充電時間	最大2時間	連続使用時間	通話時:最大約12時間 音楽再生時:最大約14.5時間 スタンバイ時:最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
付属品	イヤークリップ×2、イヤークック、充電用USBケーブル、取扱説明書	カラー	ブラック
適合規格	Bluetooth 5.0	伝送方式	GFSK
送信出力	Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
対応コーデック	SBC	対応プロファイル	HFP、A2DP、AVRCP

充電ポート	microUSB	マイク感度	-44dB±3dB
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器	再生周波数帯域	20～20000Hz
マイク指向性	全(無)指向性		
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。			
約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。			
マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。			
イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。			
イヤープース2個が付属しています。			
3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.