


品番：EA764A-317

品名：7.5W ワイヤレス充電器(MagSafe対応iPhone用)

				販売価格	7,510円(税抜)／8,261円(税込)		
				カタログ価格	7,510円(税抜)／8,261円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/09 21:41現在)		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ	1928ページ		

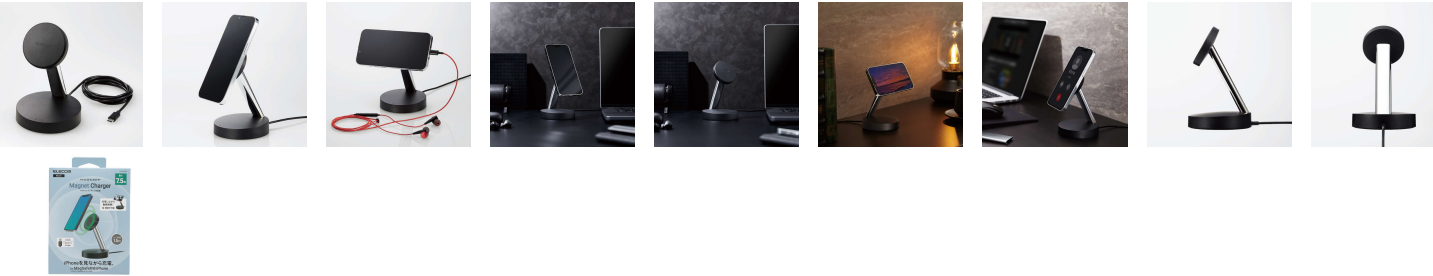

仕様

メーカー	エレコム	型番	W-MS02BK
規格	MagSafe	サイズ	90(W)×90(D)×145(H)mm
重量	約290g(ケーブル、コネクタ含む)	入力	最大18W(USB Power Delivery 対応)
入力端子	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)	送電電力	7.5W(最大)
対応機種	MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在	LED発光色	通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル長	約150cm	ケーブル仕様	本体一体型 USB Type-C(TM) (USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル色	ブラック	使用温度範囲	0℃～35℃
使用湿度範囲	10%～85%		
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。			

縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートのを抑制します。
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 ※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※本製品は防水構造ではありません。
※本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

代替品

	品番 EA764A-316 コメント
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.