


品番：EA764AB-243

品名：441x143x35mm キーボード (英語配列)



販売価格	5,200円 (税抜) / 5,720円 (税込)		
カタログ価格	5,200円 (税抜) / 5,720円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/15 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1923ページ		

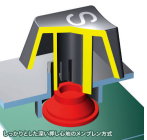

文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用したスタンダードUSBキーボード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-E5UBK
インターフェース	USB	テンキー	有
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7<ご注意>※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
カラー	ブラック	キー数	104キー
キーピッチ	19mm	キースイッチ	メンブレン
キー配列	英語	コネクタ形状	USB Aコネクタ
キーストローク	4.0±0.5mm	動作力	55±15g
サイズ	W441×D143×H35mm	重量	660g

ケーブル長	1.5m	セット内容	本体、取扱説明書
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。			
文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。			
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。			
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。			
接続するだけですぐに使用できるドライバー不要のUSB接続タイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.