


品番：EA764AB-265

品名：443x140x 27mm Bluetoothキーボード (抗菌/静音)

	販売価格	5,190円(税抜)／5,709円(税込)		
	カタログ価格	5,190円(税抜)／5,709円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/17 03:18現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1922ページ		

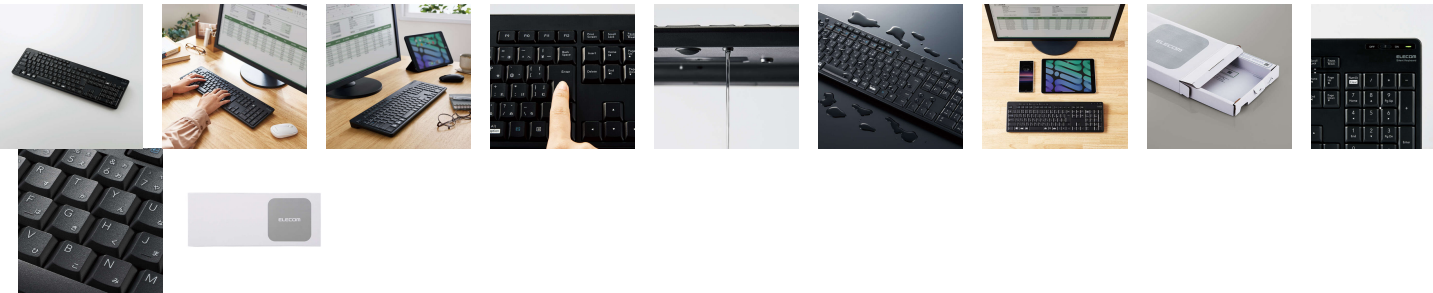

仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-FFBM03SKBK
インターフェイス	Bluetooth 5.1 Class2	テンキー	有
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、 iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電源	単4形アルカリ乾電池(付属)、単4形マンガン乾電池(別売)、単4形ニッケル水素2次電池(別売)のいずれか2本	サイズ	442.8(W)×139.8(D)×26.8(H)mm (スタンド含まず) 442.8(W)×139.8(D)×35.3(H)mm (スタンド時)
重量	約440g(電池含まず)	電波周波数	2.4GHz帯
付属品	単4形アルカリ乾電池×2	キー配列	109キー+9キー(日本語配列)
接続方式	Bluetooth(R)無線方式	対応機種	Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機

接続可能台数	3台	カラー	ブラック
通信方式	GFSK方式	キータイプ	メンブレン
キーピッチ	19mm	キーストローク	2mm
ホットキー数	15キー	想定電池使用期間	アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
対応プロファイル	HOGP(HID Over GATT Profile)		

音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth(R)静音フルキーボードです。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。			
独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、Chrome OS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。			
5つのOSそれぞれで使用できる合計15キーと豊富なホットキーを搭載しています。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などの操作が可能です。			
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどのデバイスで、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバーが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットにもおすすめです。			
各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。			
最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。			
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません)			
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。			
キートップをラバードームで支える“メンブレン方式”を採用しています。			
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。			
大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力にくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。			
不使用時の電池の消耗を防止できる“電源スイッチ”付きです。また、接続状況、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。			
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる“角度調整スタンド”付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ“すべり止め”が付いています。			
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。			
Androidデバイスで、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 ※Android4.0以降専用です。			
紙と最小限の環境配慮プラスチックを使用した環境にやさしいパッケージを採用しています。また、ユーザーズマニュアルをオンライン化し、紙の使用量削減にも取り組んでいます。			
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。			

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.