


品番：EA764AB-31

品名：525x250mm フリーカットキーボードカバー(デスクトップ用)

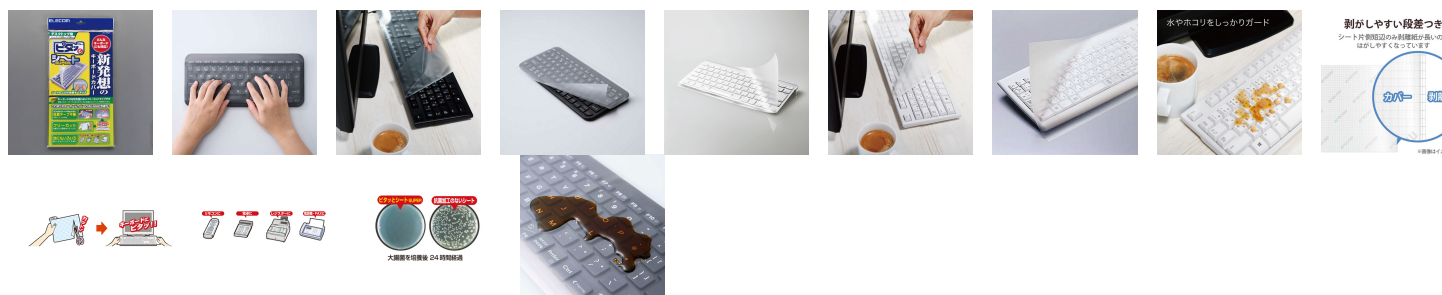

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/04/02 11:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1871ページ                       |      |   |



どんなキー配列のキーボードにも対応!  
ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー

### 仕様

|        |         |         |                            |
|--------|---------|---------|----------------------------|
| メーカー   | エレコム    | 型番      | PKU-FREE1                  |
| 仕様     | デスクトップ用 | サイズ(mm) | 525×250                    |
| 厚み(mm) | 0.15    | 材質      | シリコン変性熱可塑性ポリウレタン<br>エラストマー |
| カラー    | クリア     |         |                            |

フリーカットタイプ

抗菌加工

キーボードのホコリや汚れから守るフリーカットタイプのキーボードカバー

ポリウレタンエラストマーの高強度・弾力性と、シリコンゴムの自己吸着性・ソフト感、両方の特性を兼ね備えた素材を採用しています。

表面はサラッとした手触り、裏面は自己粘着性でキーボードにぴったりくっつきます。

電話機・FAX、レジスター、電卓、リモコンなどの操作部にもご使用いただけます。

方眼入りの剥離紙を採用していますので、お手持ちのキーボードのサイズにピッタリあわせて簡単にカットできます。

ホコリや汚れはもちろん、飲み物をこぼすなど不意のアクシデントからもキーボードを保護します。

シートには、抗菌加工を施しているため、雑菌の繁殖による変色や劣化を抑制することができます。  
※JIS Z 2801に基づきます。

78時間の耐光促進試験をクリアする高耐光性で、太陽光(紫外線)による黄変を抑制します。※20時間で1年間の日射量に相当します。黄変に関するその他の条件は加味されていません。

焼却時にダイオキシン発生の要因となる塩素化合物は含有されておらず、環境に優しい製品となっています。

シート片側短辺のみ剥離紙が長く剥がしやすいです。

環境配慮事項:

- ・焼却時のダイオキシン発生の要因となる、塩素化合物は含有されておられません。
- ・環境ホルモン物質(環境省指定2000/11版)は含有されておられません。

※シボなどの凹凸のある表面は粘着力が落ちる場合があります。その場合は市販のテープなどを使い固定してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.