


品番：EA764AB-91C

品名：442.8x139.8x26.8mm ワイヤレスキーボード` (抗菌)

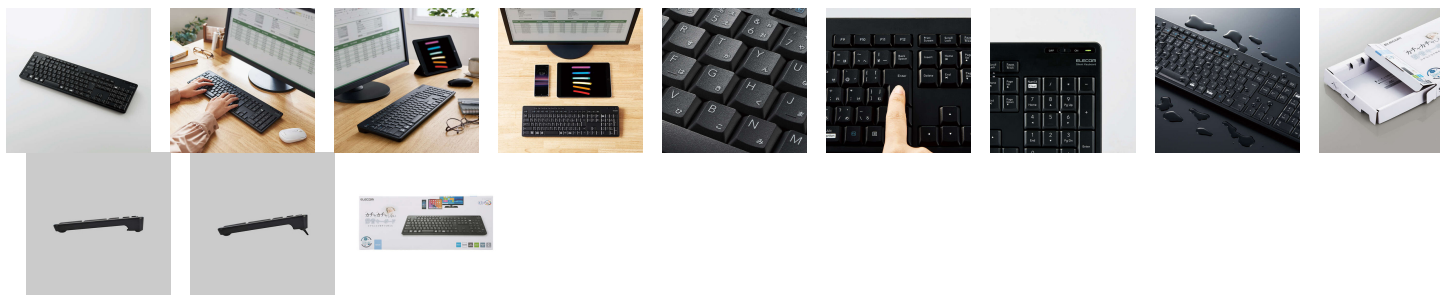

販売価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
カタログ価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1869ページ		



Bluetooth静音フルキーボード

仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-FBM118SKBK
対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、macOS Big sur(11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報はメーカーwebにて対応表をご確認ください。	インターフェイス	Bluetooth 5.1 Class2
テンキー	有	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	442.8(W)×139.8(D)×26.8(H)mm (スタンド含まず)
重量	約440g(※電池含まず)	対応機種	Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対

			対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機
接続可能台数	3台	カラー	ブラック
通信方式	GFSK方式	対応プロファイル	HOGP(HID Over GATT Profile)
電波周波数	2.4GHz帯	キータイプ	メンブレン
キー配列	109キー+9キー(日本語配列)	キーピッチ	19mm
キーストローク	2mm	ホットキー数	15キー
電池寿命	1.5年(アルカリ乾電池使用時/1日8時間のパソコン操作を想定)		

公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth静音フルキーボードです。

数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。

メーカー独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、Chrome OS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。

最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。

誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません)

抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。

5つのOSそれぞれで使用できる合計15キーと豊富なホットキーを搭載しています。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などの操作が可能です。

キートップをラバードームで支える「メンブレン方式」を採用しています。

キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。

大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。

不使用時の電池の消耗を防止できる「電源スイッチ」付きです。また、電池残量を知らせてくれる「LEDランプ」がついています。

姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる「角度調整スタンド」付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ「すべり止め」が付いています。

Androidデバイスで、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
※AndroidOSは、ご使用端末の仕様によりかな入力ができない場合があります。

専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

