


品番 : EA764AC-105A

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAit対応)

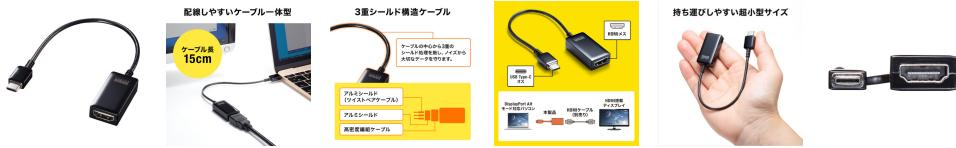

販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



DisplayPort Altモードに対応したType-CポートをHDMI(4K/60Hz/HDR)に  
変換し映像出力ができる超小型サイズの変換アダプタ

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCHDR02
サイズ(W×D×H)mm	20.8×42×11	重量(g)	22.4
カラー	ブラック(ケーブル/ブラック、カバー/ ダークシルバー)	コネクタ	USB Type-C オス HDMIタイプA(19pin)メス
ケーブル長	約15cm	ケーブル径	約3.1mm
最大解像度	3840×2160(4K)/60Hz	消費電力	250mA
HDCP	HDCP1.4/HDCP2.2対応	対応機種	<対応パソコン> USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt モードに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシ リーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン <対応出力機器> HDMI入力端子を標準搭載しているテ レビ・パソコン用ディスプレイなど ※ディスプレイ側のDisplayPortを HDMIポートに変換することはできませ ん。

HDR対応

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。

USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。

アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.