


品番：EA764AC-144

品名：10mm USB変換アダプタ(microUSB B-C/2.0対応)

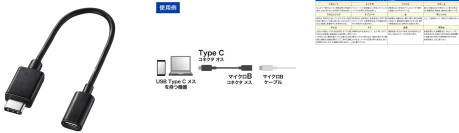

販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1892ページ		



マイクロUSBオスコネクタを、タイプCオスコネクタに変換するアダプタケーブル10cm

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-USB25CMCB
コネクタ	マイクロUSB Bコネクタ(メス)ーUSB Type-Cコネクタ(オス)	ケーブル長	10cm
対応機種	マイクロUSB Bコネクタ(オス)を持つUSBケーブル、充電器、各社タブレット・スマートフォン・パソコンなど	カラー	ブラック
ケーブル径	2.7mm	線材規格	UL2725

マイクロUSB Bコネクタ(オス)を USB Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタケーブルです。(USB2.0規格対応)

お手持ちのマイクロUSBケーブルや、充電器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器などでデータ転送や、充電などに使うことができます。(転送速度はUSB2.0のハイスピード準拠、充電時にはDC5V 2Aまで対応)

両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。

USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した変換アダプタケーブルです。(USB2.0/USB1.1両対応)

急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大5V 2Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。 ※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。

銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.