


品番：EA764AC-57

品名：2.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)

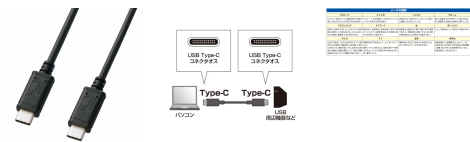

販売価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



USB タイプCのUSB2.0ケーブル 2m ブラック USB認証取得品

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-CC20
コネクタ形状	USB2.0(C)オス-USB(C)オス	ケーブル長	2m(コネクタの長さも含む)
対応機種	各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Pro シリーズ、各社タブレットなど	カラー	ブラック
仕様	USB PD(USB Power Delivery) 対応(最大 DC20V/3A)	ケーブル直径	約3.2mm
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。			
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。			
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)			
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。			
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。			
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。			

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

代替品

	品番 EA764AC-57A コメント 変更点:形状
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.