


品番：EA764AC-64A

品名：1.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)

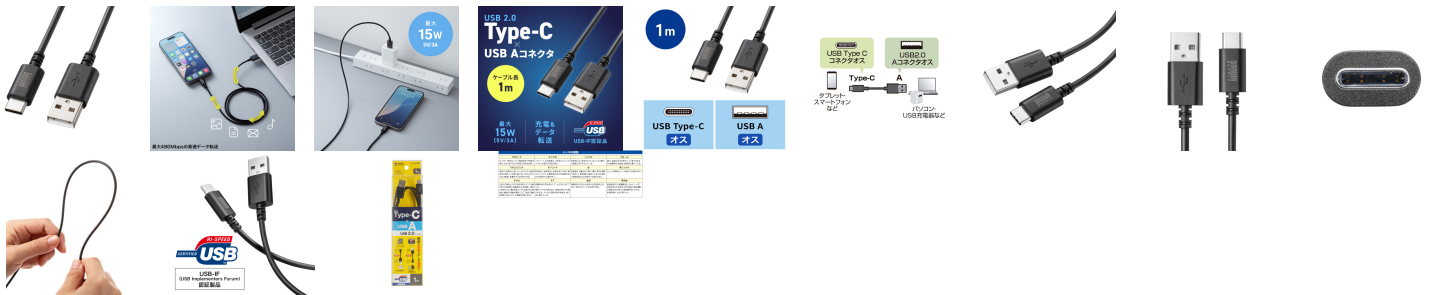

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/24 22:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1889ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|---------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-CA10BK |
| コネクタ形状 | USB(C)オス-USB2.0(A)オス | 長さ | 1.0m |
| 対応機種 | USBポート(Aメスタイプ)を持つパソコン(DOS/Vパソコンなど) USBポート(Cメスタイプ)を持つタブレット・スマートフォン USBコネクタ(A・Cメスタイプ)を持つ周辺機器 ※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 | カラー | ブラック |
| ケーブル径 | 3.2mm | 線材規格 | UL2725 |
| 充電仕様 | 最大15W(5V/3A) | 規格 | USB2.0/USB1.1 |
| 重量 | 26g | 線材難燃性 | VW-1 |
| 被覆材質 | PVC | 最小曲げ半径 | 12.7mm |
| シールド数 | 2重シールド | 認証有無 | 有 |

両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。

USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応

最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。

ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。

二重シールド構造により、外部ノイズの影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。

※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.