


品番：EA764AC-67

品名：3.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)

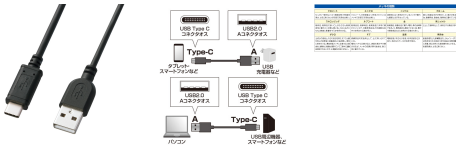

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/24 22:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1889ページ                      |      |   |



USB タイプCのUSB2.0ケーブル 3.0m ブラック USB認証取得品

#### 仕様

|        |  |       |                 |
|--------|--|-------|-----------------|
| メーカー   | サンワサプライ  | 型番    | KU-CA30K        |
| コネクタ形状 | USB(C)オス-USB2.0(A)オス   | ケーブル長 | 約3m(コネクタの長さも含む) |
| 対応機種   | 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、各社タブレット・スマートフォン、USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器など | カラー   | ブラック            |
| ケーブル直径 | 約4.2mm   | 線材規格  | UL2725          |
| 実装抵抗   | 56kΩ   |       |                 |

USB Type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。

USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)

急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。

※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。

銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているのので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。(USB Aコネクタのみ)

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>品番</b> EA764AC-67A</p> <p><b>コメント</b> メーカー型番変更</p> |
|--|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.