


品番：EA764AC-86A

品名：2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

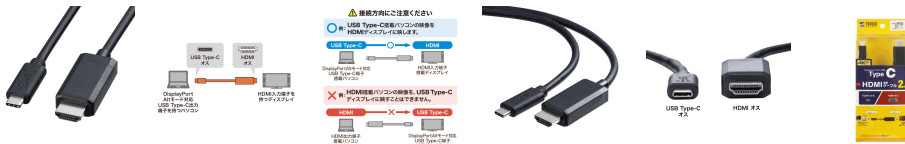

販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1892ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCHD20K
コネクタ	USB Type-Cオス-HDMI (HDMIタイプA)オス	ケーブル長	2m
対応機種	各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート (DisplayPort Altモード対応)、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)	最大解像度	3840×2160 (4K60Hz対応)
カラー	ブラック	ケーブル径	約5.2mm
重量	約97g	規格	DP alt mode/HDMI2.0準拠
DisplayPort Altモード	DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格 (Ver.1.2)、DisplayPort Altモード接続先コネクタ (HDMI)、DisplayPort Altモード方向性 (あり)		

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。

※HDMIからUSB Type-Cへの変換 (HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど) はできません。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度

4K/60Hz対応。

※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.