


品番：EA764AE-70

品名：パソコン自動切替器(DVIディスプレイ対応/4:1)

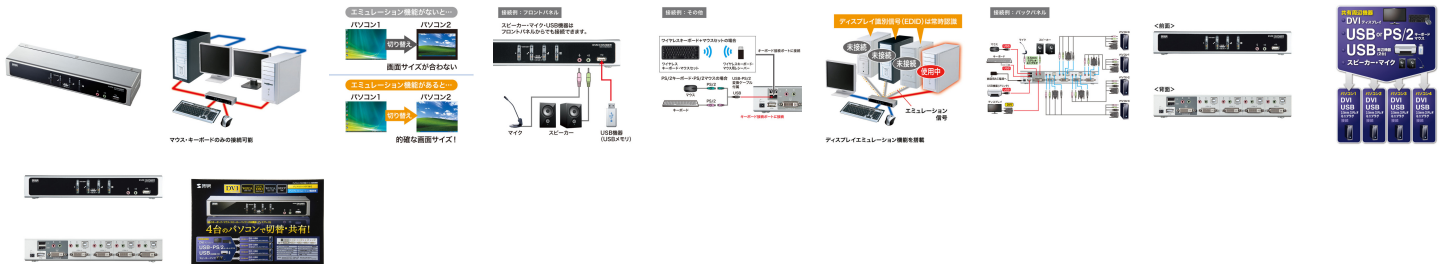

販売価格	72,900円(税抜) / 80,190円(税込)		
カタログ価格	72,900円(税抜) / 80,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1898ページ		



デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB&PS/2コンソール両対応のハイエンドDVIKVM

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM4HDCN
対応解像度	最大解像度2560×1600(60Hz) (WQXGA)まで対応	インターフェース	【パソコン用】ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4 マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)	消費電流	1920mA(最大)
切替方式	本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え	切替音	ピープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度	温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保管時温度・湿度	温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)

サイズ	W260×D70×H42mm	重量	754g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、 ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、 USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説 明書、保証書	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップ パソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI (24/29pin)ディスプレイコネクタを持 つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード※ キーボードに搭載されているUSBハブ ポートは本製品経由では使用すること はできません。キーボードに搭載されて いる特殊ボタンなどドライバを要する機 能についても本製品経由では使用する ことができません。※指紋認証機能付 きキーボード、トラックパッド付きキー ボードなどでは動作しないことがありま す。※Bluetoothキーボードには非対 応です。※ゲーミングキーボードなどの Nキーロールオーバー機能を搭載した キーボードは動作対応しません。	対応マウス	PS/2マウス、USBマウス※マウス切替 機能を使用するにはマウスエミュレー ション機能をON(有効)にしておく必要 があります。※Bluetoothマウスには非 対応です。
対応ディスプレイ	DVI(24/29pin)メスコネクタを持つ ディスプレイ※本製品はデジタル信号、 アナログ信号の両方に対応していま す。付属の接続ケーブルはデジタル信 号専用(デュアルリンク対応)ケーブル です。アナログ信号をご使用の場合は 別途ケーブルをご用意ください。※シン グルリンク・デュアルリンク両対応。	対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピー カー・マイク
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各 Edition対応)Windows Server 2003 /2003(R2)、Windows Server 2008 /2008(R2)、Windows Server 2012 /2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019macOS(Monterey)12、 macOS(BigSur)11、macOS 10.12 ~10.15、OS X 10.8~10.11Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE) <ご 注意> ※本製品はACアダプタの接続 が必須です。未接続状態では動作しま せん。※すべてのパソコン・キーボード ・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいて ドライバのインストールを要する特殊な ボタン、ファンクションキーについては本 切替器経由では動作しないことがあり ます。※ワンタッチボタンによるレ ジューム・サスペンド機能は対応してお りません。		

1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。

デュアルリンクDVI対応で超高解像度2560×1600(60Hz)に対応しています。

HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。

USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切り替えも可能なので、別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をすることも可能です。

キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応できます。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切り替えが可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

マウスエミュレーションON・OFF機能を搭載しています。切り替え時の素早いマウス操作が可能です。

ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用します。)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載しています。

<ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.