


品番：EA764AG-109

品名：50.0インチ 大型液晶ディスプレイ

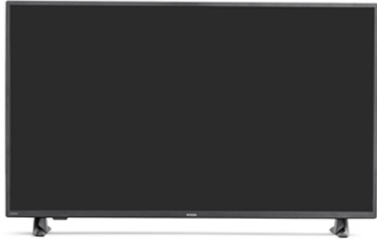

販売価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
カタログ価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-B50UHDS
電源	AC100V	解像度	3840×2160
サイズ	1127.5×265.3×705.7 (H)mm	重量	10.6kg
付属品	電源コード、リモコン、単4乾電池×2 (テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書	定格消費電力	120W
待機電力	0.5W	定格周波数	50/60Hz
入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子 /S/PDIF	環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%
音声出力	8W+8W	パネル方式	VA
壁掛け金具 (別売) ねじ 穴寸法	200×200mm ねじ: M6×26mm (4本)		
50.0インチ			
大画面でも高精細な4K画質。			

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。

上下・左右178°の広視野角。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。


壁掛け使用も可能

VESA規格対応。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

代替品

	<p>品番 EA764AG-109A</p> <p>コメント 違い:サイズ・入力端子等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.