


品番：EA764AG-17A

品名：720mm モニターアーム(水平可動)

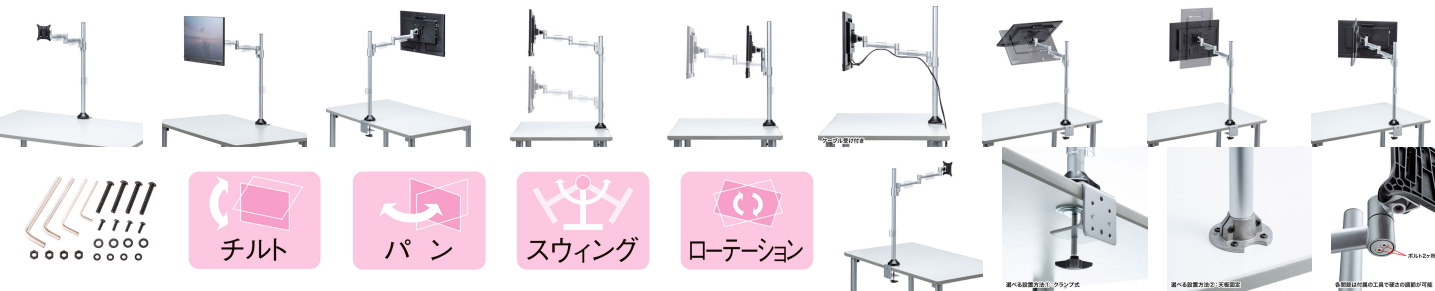

販売価格	20,000円(税抜)／ 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1803
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	32型まで
耐荷重	8kg	ポール長	720mm
重量	3.7kg	取付可能厚	15～80mm
アーム長	565mm	支柱太さ	φ 32mm
高さ調節	210～820mm	可動範囲	画面上下(チルト):145° 画面左右(パン):180° 画面回転(ローテーション):180° 左右(スウィング):240°
材質	支柱部、クランプ部:スチール アーム部:アルミ ブラケット:ABS樹脂	付属品	調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本) 天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。

高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210～820mmの高さまで調節することが可能です。
クランプ式と天板固定、場所に合わせて設置方法が選べます。
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取付け箇所には凹みがあると取り付けができません。
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。

代替品

	品番 EA764AG-16A
	コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.