


品番：EA764AG-27BA

品名：490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)

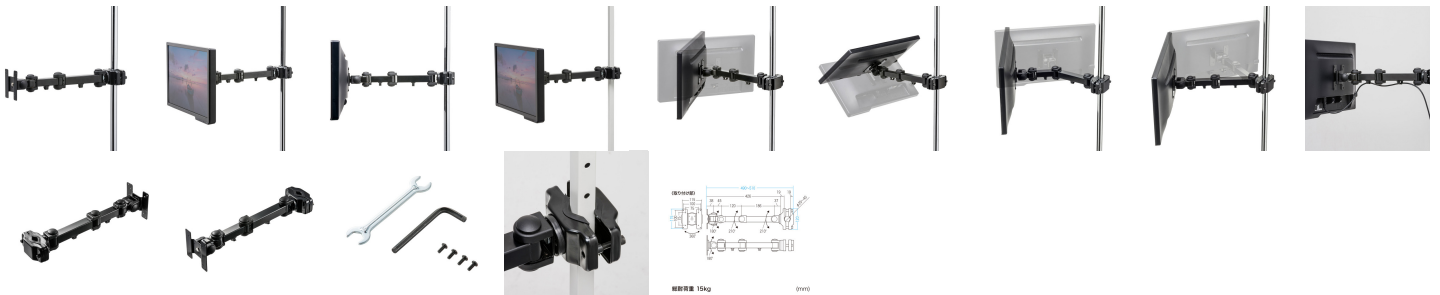

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 04:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1917ページ                      |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。

### 仕様

|        |                      |      |                         |
|--------|----------------------|------|-------------------------|
| メーカー   | サンワサプライ              | 型番   | CR-LA358                |
| ※注意※   | 【お客様組立品】             | カラー  | ブラック                    |
| サイズ    | W120×D490~510×H115mm | 重量   | 2.2kg                   |
| 出荷形態   | 組立出荷                 | 梱包   | 1個口/525×149×143mm・2.5kg |
| 材質     | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)     | 付属品  | ディスプレイ取付けネジ(M4×10)      |
| 総耐荷重   | 15kg                 | 必要工具 | プラスドライバー、手袋             |
| 対応モニター | 34型まで                |      |                         |

直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。

VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。

水平多関節タイプで、モニターの向きを任意の方向へ向けることができます。

アーム下にはケーブルクリップ付きです。

ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。

耐荷重は15kgです。

《ご注意》※表記している対応インチ数は一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば表記以上のサイズのモニターでも対応可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.