


品番：EA764AG-68

品名：385mm モニター・タブレットスタンド

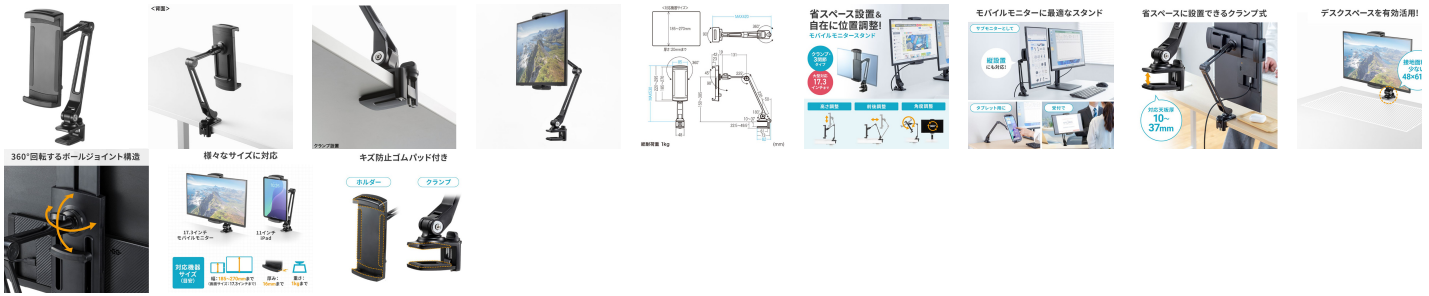

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/02 09:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



この商品はお客様組み立て品です。

17.3インチまで対応。3関節のアームタイプで、前後上下の位置調整ができるクランプ式アームスタンド

仕様

| | | | |
|------|--|-----------|--------------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN85BK |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適応モニターサイズ | 17.3インチまで(幅185~270mm、厚さ16mm以下) |
| クランプ | 対応天板厚: 10~37mm | 耐荷重 | 1kg |
| 角度調節 | 対応 | 高さ調整 | 対応 |
| サイズ | 約85(W)×90(D)×530(H)mm | 重量 | 約650g |
| 材質 | クランプ・伸縮アーム部: アルミ、スチール ホルダー部: ABS樹脂、シリコンゴム | 付属品 | 六角レンチ、取扱説明書 |

17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したクランプ式アームスタンド

ホルダー部分は伸縮可能で様々なサイズに対応。バネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)

3関節のアームタイプで、前後上下の位置調節にも対応。

クランプ式なので省スペースに設置でき、スタンドタイプに比べデスクを広く使用可能。

取り付けの際に工具がいない調整ボルト付きクランプ。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造。縦向きでも横向きでも使用できます。

ホルダーとクランプにはキズ防止ゴムパッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.