


品番：EA764AJ-115A

品名：2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)

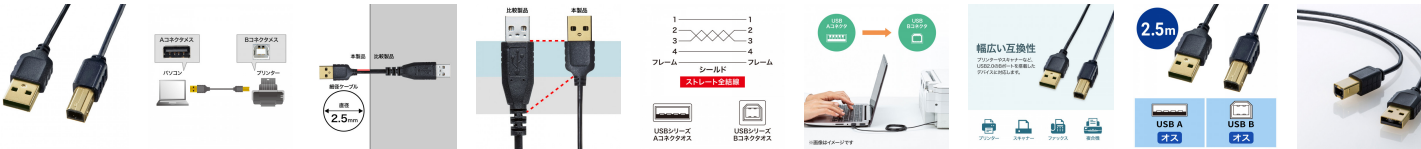

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/24 21:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



極細USBケーブル (USB2.0 A-Bタイプ) 2.5m 黒、細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル

仕様

|        |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー   | サンワサプライ                                                                                                                                                                                                                                               | 型番     | KU20-SL25BKK            |
| カラー    | ブラック                                                                                                                                                                                                                                                  | ケーブル長  | 約2.5m                   |
| ケーブル直径 | 約2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                | コネクタ形状 | USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス |
| 線材規格   | UL2725                                                                                                                                                                                                                                                | 結線     | ストレート全結線                |
| 対応機種   | パソコン:USB Aコネクタを持つパソコン<br>Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど<br>※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<br>周辺機器:USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器<br>※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 |        |                         |

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。

外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しやすい極細ケーブルです。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.