


品番：EA764AS-68

品名：70x57x70mm スピーカー(USB電源)

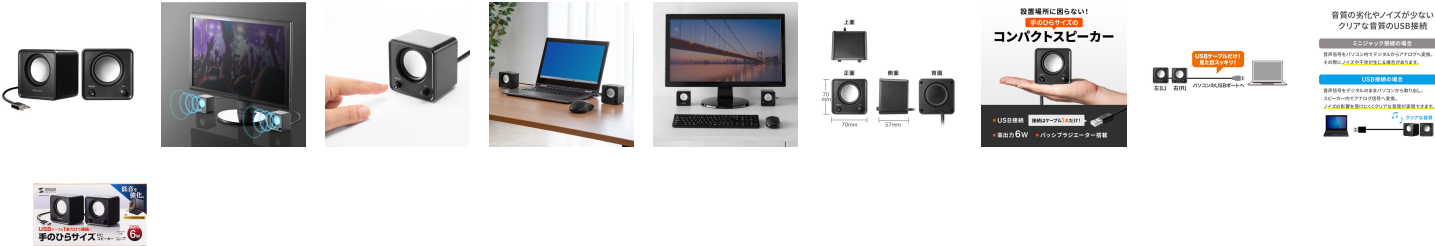

販売価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



コンパクトサイズで場所を選ばず設置ができる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPU21BK
実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	60～15000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム	スピーカーサイズ	2インチ(直径50mm)
ロードインピーダンス	4Ω	入力端子	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA以上)	材質	ABS樹脂
ケーブル長	パソコン接続USBケーブル/約1.3m スピーカー間のケーブル/約0.9m	サイズ	約W70×D57×H70mm
重量	約396g(本体のみ)	付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15

本体に搭載されたUSBケーブル1本で接続でき、接続が簡単で配線もスッキリさせることができます。

USB接続のため、ノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。

モニター下や机上ラックなどどこにでも設置できる超コンパクトサイズスピーカーです。

小さいのに音は大きく、最大出力6Wの高出力です。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。

背面にパッシブラジエーター搭載しています。低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載しています。

操作のしやすい前面スイッチ付きです。電源と音量のスイッチが独立しているので音量の再調整の手間が省けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.