


品番：EA764BB-191

品名：50 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)

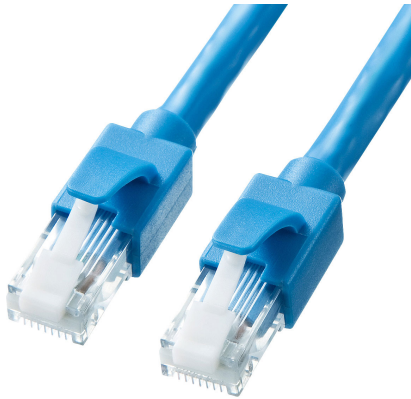

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 10:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|---------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6ATS-50BL |
| カテゴリ | 6A準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 50 | 直径 | 7.1mm |
| カラー | ブルー | | |

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。

10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

RoHS対応品

単線仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

