


品番：EA764BB-196

品名：0.5m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)

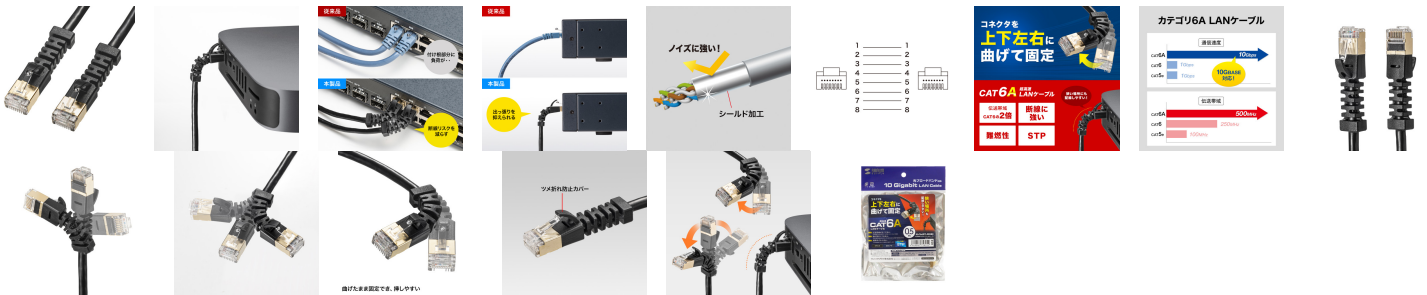

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/30 11:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる

仕様

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6ASYL-005BK |
| カテゴリ | CAT6A | 規格名 | 10GBASE-T |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 10Gbps |
| 周波数特性 | 500MHz | ケーブル長(m) | 0.5 |
| カラー | ブラック | ケーブル直径(mm) | 5 |
| ケーブル芯数 | 8芯(4P) | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル構造 | STP | 十字介在 | 無 |
| 最小曲げ半径 | 敷設時/50.0mm、敷設後/40.0mm | ケーブル導体 | 32AWG |
| ケーブル導体構造 | より線 | PoE | 非対応 |
| 被覆材質 | PVC | 色配線 | TIA/EIA-568B |

| | | | |
|------------|---|-----------|----------|
| コネクタ形状 | RJ-45コネクタ | スリムコネクタ | 無 |
| ツメ折れ防止コネクタ | 無 | ツメ折れ防止カバー | 有 |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | 検査 | 100%導通検査 |
| 対応環境(機器) | FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) | | |

コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。

サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。

伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。

LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

ツメ折れ防止カバーを採用しています。

内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.