


品番：EA764BB-200

品名：5.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)

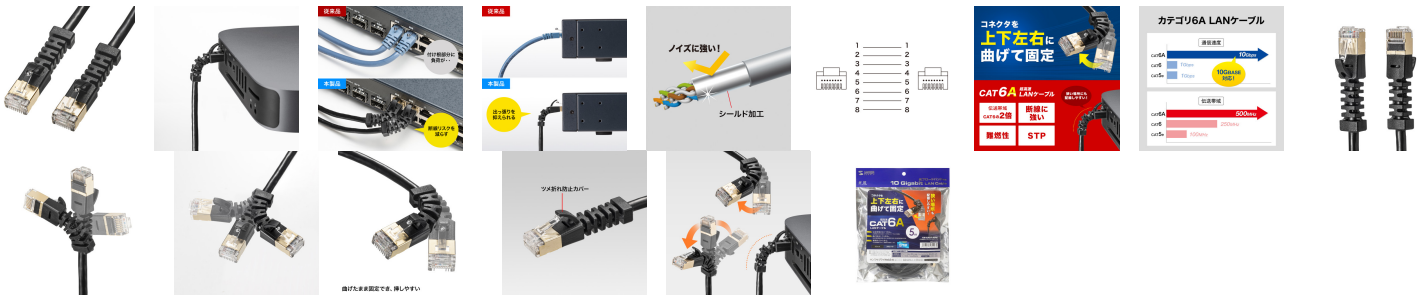

販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6ASYL-05BK
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長(m)	5
カラー	ブラック	ケーブル直径(mm)	5
ケーブル芯数	8芯(4P)	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	STP	十字介在	無
最小曲げ半径	敷設時/50.0mm、敷設後/40.0mm	ケーブル導体	32AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	非対応
被覆材質	PVC	色配線	TIA/EIA-568B

コネクタ形状	RJ-45コネクタ	スリムコネクタ	無
ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	-10~80℃	検査	100%導通検査
対応環境(機器)	FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)		

コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの引っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。

サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの引っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。

伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。

LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

ツメ折れ防止カバーを採用しています。

内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.