



品番：**EA764BB-246A**

品名：7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)

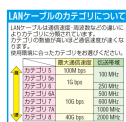

販売価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

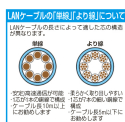

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-07N
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
直径	6.4mm	長さ(m)	7
カラー	ライトグレー		
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。			
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
RoHS対応品			
単線仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.